



NUESTRA IMPRESORA MÁS RÁPIDA Y MÁS AVANZADA

LA M710

Más velocidad. Menos complicaciones.

Imprima a velocidades de 76 mm por segundo. Corte etiquetas automáticamente.



CARACTERÍSTICAS QUE LE SORPRENDERÁN:



VELOCIDADES DE IMPRESIÓN ASOMBROSAS



FLEXIBILIDAD EN EL TALLER Y SOBRE EL TERRENO



MÁS DE 60 OPCIONES DE MATERIALES

Un dispositivo. Centenares de aplicaciones.

Imprima en los materiales para etiquetas más resistentes que existen.

Saque más partido de su impresora con estas funciones que le ahorrarán tiempo:

- ▶ Velocidad de impresión de 76 mm por segundo
- ▶ Imprime 4500 etiquetas con una sola carga
- ▶ Resiste caídas de 1,2 m, arena y polvo
- ▶ Utilice el teclado, su smartphone y la aplicación Etiquetas rápidas o el software para imprimir etiquetas
- ▶ Imprime texto, códigos de barras, formas e imágenes
- ▶ Permite guardar etiquetas, compartir e importar datos




LA M710

Imprima más etiquetas
EN LA MITAD DEL TIEMPO

Haga bien el trabajo dondequiera que esté

Optimice su rendimiento con los materiales de Brady

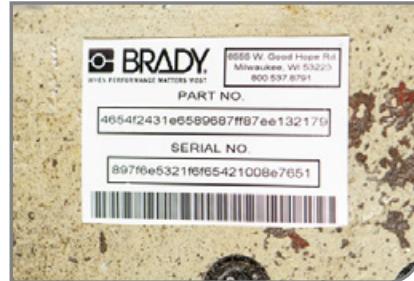

ROLLOS INTELIGENTES

- Complete su trabajo con más de 50 materiales de alto rendimiento y más de 1300 opciones de etiquetas.

ROLLOS AL POR MAYOR

- Compre al por mayor y ahorre en más de 14 materiales y más de 200 opciones de etiquetas.

OPCIONES PERSONALIZADAS

- ¿Tiene necesidades específicas? Disfrute de opciones ilimitadas de etiquetas personalizadas en más de 70 materiales diferentes.



Disfrute de una experiencia de etiquetado de mayor calidad con materiales Brady Authentic optimizados

Los materiales Authentic funcionan a la perfección con las impresoras Brady y ofrecen un rendimiento y una fiabilidad mejorados que no se consiguen con los materiales de terceros. Le ofrecemos el mayor rango de colores, acabados y aplicaciones específicas del sector. Apueste por lo auténtico con los materiales Authentic. Apueste por la calidad de Brady.

Materiales específicos para sus aplicaciones

Algunos materiales para etiquetas de la M710 que debe conocer

Para ver todas las opciones de materiales disponibles, visite bradyeurope.com/M710materials



Cables



Comunicación de datos



Entorno adverso



Componentes y equipos



Seguridad e instalaciones

Para todo tipo de climatología | Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología (B-595)

Termoretráctiles | Etiquetas termoretráctiles PermaSleeve (B-342)

Envoltives | Etiquetas envolventes de vinilo autolaminado (B-427)

Multiusos | Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos (B-423)

Resistentes a lavados a presión | Etiquetas resistentes al lavado ToughWash identificables en detectores de metal (B-854)

BradyGrip | Etiquetas de impresión BradyGrip para cinta de cierre con gancho VELCRO Brand (B-414)

Bajo contenido en halógenos | Etiquetas multiusos de poliéster con bajo contenido en halógenos (B-569)

Para temperaturas bajas | Etiquetas de poliéster multiusos de aplicación a temperaturas bajas (B-549)

= Material exclusivo de Brady

Obtenga más información en bradyeurope.com/M710 o escanee el código QR y vea el video



Especificaciones de la impresora M710

Especificaciones	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Resolución de impresión (ppp)	300
Velocidad de impresión (mm/s)	76,20
Funciones de color	Monocromo
Etiquetas continuas o precortadas	Continua y precortadas
Ancho máximo de etiqueta (mm)	50,80
Largo máximo de impresión (mm)	1016,00
Opciones de conectividad	Uso independiente USB Bluetooth en modelos seleccionados Wifi en modelos seleccionados
Teléfonos y tabletas compatibles	Dispositivos Android con Android OS 6+ iPhone con iOS 10+ Solo aplicable a modelos con wifi y Bluetooth.
Compatibilidad de software	Brady Workstation Express Labels Mobile App Controlador de Windows para el uso de software de terceros
Tipos de código de Barras	Código QR Data Matrix Code 128 Code 39 EAN-8, EAN-13 Interleaved 2 de 5 UPC-A UPC-E Más con Brady WorkStation Más con el software
Símbolos	500+
Propiedades físicas	
Anchura x Altura x Profundidad (mm)	240,03 x 345,20 x 116,75
Peso (kg)	2,45
Indicadores en pantalla	Duración de la batería Reconocimiento de cinta y de número de referencia de la etiqueta Cinta restante Consumible restante Mensajes de error
Cortadora	Cortadora automática
Garantía	2 años
Test de Impactos	Resistente a caídas de 1,2 metros Arena y polvo



Kit de impresora de etiquetas M710

Art. No.	Descripción
317814	M710 AZERTY
317815	M710 AZERTY, wifi, BT
322912	M710 AZERTY EU + paquete Brady Workstation
322915	M710 AZERTY EU wifi, BT + paquete Brady Workstation
322918	M710 CIRÍICO EU wifi, BT + paquete Brady Workstation
317817	M710 CIRÍICO wifi, BT
317810	M710 QWERTY EU
322911	M710 QWERTY EU + paquete Brady Workstation
317811	M710 QWERTY EU wifi, BT
322914	M710 QWERTY EU wifi, BT + paquete Brady Workstation
317812	M710 QWERTY UK
322913	M710 QWERTY UK + paquete Brady Workstation
317813	M710 QWERTY UK wifi, BT
322917	M710 QWERTY UK wifi, BT + paquete Brady Workstation
317834	M710 QWERTY US
317835	M710 QWERTY US wifi, BT
322916	M710 QWERTZ EU wifi, BT + paquete Brady Workstation
317816	M710 QWERTZ wifi, BT

Esta impresora se envía en un maletín rígido que incluye cable USB, guía de inicio rápido, USB del producto (con información del producto y controlador para Windows), batería recargable de Li-ION, adaptador de CA, software de diseño de Brady Workstation, adaptador multimedia, un rollo M7C-1000-595-WT y una cinta M7-R6000.

Accesorios

Art. No.	Descripción
175664	Maletín rígido para la impresora de etiquetas M710
175665	Cable de USB-C a USB tipo A
175673	Batería recargable de iones de litio para las impresoras M610/M710
175674	Batería recargable de NiMH para las impresoras M610/M710
114886	Kit de limpieza
147998	Adaptador multimedia
150619	Bolsa protectora para impresoras portátiles



► Obtenga más información en bradyeurope.com/M710 o escanee el código QR y vea el video

