



 **BRADY**

BBP12

Kennzeichnung im
elektrischen Bereich
und in der Sprach- und
Datenkommunikation

ETIKETTENDRUCKER



BBP12 Etikettendrucker

Der neue BBP12 Etikettendrucker, das Einsteigermodell unter den Tischdruckern, eignet sich ideal zur Kennzeichnung von Kabeln, Komponenten, Produkten sowie Laborproben und zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Der **kompakte** BBP12 bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von **101,6 mm/Sekunde** und kann ein **großes Sortiment** an äußerst beständigen **Spezialetiketten** von Brady bedrucken.

Einfaches und effizientes Design

- Kompakte Bauweise, passt auf jeden Schreibtisch
- Ethernet-Verbindung als Standard ermöglicht den Einsatz in einem Netzwerk
- „Stand-alone“-Betrieb in Verbindung mit einer universellen Tastatur (USB 2.0-Anschluss)
- LCD-Farbdisplay und intuitive Benutzeroberfläche, deshalb kaum Schulungsaufwand erforderlich
- Einfaches Kalibrierungsmenü ermöglicht das Drucken in wenigen Schritten
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt bei kleinen Druckmengen
- Kostenloser externer Abroller zum Drucken mit größeren Etikettenrollen im Lieferumfang enthalten

Leistung

- Bedruckt eine große Vielfalt an Kennzeichnungsetiketten mit einer Breite von 10 mm bis zu 112 mm
- Standard-Druckqualität von 300 dpi ermöglicht die präzise Positionierung von Bildern und Barcodes auf sehr kleinen Etiketten
- Leistungsstarker 32-Bit-Prozessor und erweiterter Speicher sorgen für eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 101,6 mm/sek.
- Der Drucker unterstützt die branchenüblichen Programmiersprachen Zebra® und Eltron®
- Drucken von Datum und Uhrzeit auf den Etiketten mithilfe der Funktion „Echtzeituhr“

[Klicken Sie auf den QR-Code](#)
[oder scannen Sie ihn ein](#)




Speziell für den BBP12 Etikettendrucker entwickelte Materialien mit einem kleinen Kerndurchmesser von 25,40 mm. Externer Rollenhalter für größere Rollen mit einem Kerndurchmesser von 76 mm inbegriffen.




Der BBP12 Etikettendrucker wird zwar hauptsächlich zum Bedrucken von Materialien mit einem Kerndurchmesser von 25,40 mm bei kleinen bis mittleren Druckmengen eingesetzt; kann jedoch mit dem externen Rollenhalter auch größere Mengen bedrucken.

Vielseitige Kennzeichnungsoptionen

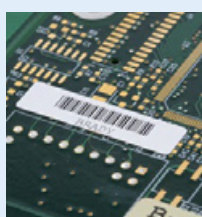


Etiketten für Leiterplatten

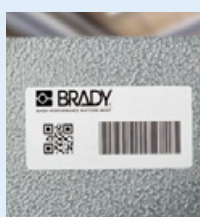


Etiketten für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern




Sprach- und Datenkommunikation

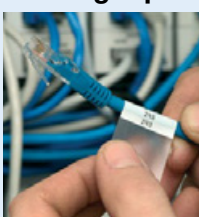

Etiketten und Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung

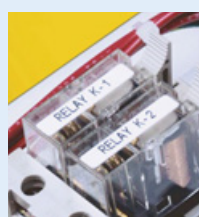

Etiketten für allgemeine Anwendung

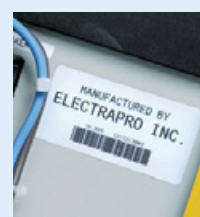

... und vieles mehr.

Druckerspezifikationen

Der Brady BBP12 Etikettendrucker ist ein kompaktes und zuverlässiges Einstiegsmodell unter den Thermotransfer-Tischdruckern mit einem attraktiven Preis. Er eignet sich hervorragend für den elektrischen Bereich, die Sprach- und Datenkommunikation, Labore und Spezialelektronik und ist die ideale Lösung für Kunden, die geringe Mengen auf vielen verschiedenen Materialien drucken. Mit diesem Drucker können Etiketten, Bänder, Kabelkennzeichnungen, Schrumpfschläuche und vieles mehr bedruckt werden. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.

Anwendungen	Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern Barcode-Etiketten Laborkennzeichnung Leitungs- und Kabelketten
Betriebsstunden	8 Stunden/5 Tage
Empfohlene Druckmenge / Tag	1000
Software-Kompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Farbdruck	Einfarbig
Anschlussoptionen	Ethernet Seriell USB
Schneidevorrichtung	Nein
Hardware-Optionen	Reinigungstupfer, Schneider (werkseitig installiert), Externer Medienhalter, Peel & Present-Spendekante, Universelle Tastatur
Speicherkapazität	128 MB Flash, 64 MB SDRAM, SD-Flash-Speicherkarte mit bis zu 32 GB
Max. Druckbreite (mm)	105,41
Stand-Alone Druck	Peripheriegerät
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	101,60
Drucktechnologie	Thermotransfer
Passende Materialien	Thermotransfer-Papier, FreezerBondz™ Polyester, Wärmeschumpfendes Polyolefin, Metallisierter Polyester, Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, Nylongewebe, Papier, Polyester, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, Polyimid, Polyolefin, Polypropylen, Polyvinylfluorid, Wiederablösbares Papier, Selbstlaminierender Polyester, Selbstlaminierendes Vinyl, StainerBondz™ Polyester, Manipulationssicheres, metallisiertes Vinyl, Manipulationssicheres Vinyl, Vinyl, Vinylgewebe, Polyester-/Papierlaminat mit Wasserkontaktanzeige
Barcode-Typ	China Post, Codabar, Code 11, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 128UCC, Code 39, Code 39 mit Prüfziffer, Code 49, Code 93, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1-128, Interleaved 2 von 5, Interleaved 2 von 5 mit Prüfziffer, ITF-14, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLANET, Plessey, POSTNET, Telepen, UPC-A, UPC-E
Zulassung	UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Abmessungen	202,95 mm (B) x 190,50 mm (H) x 259,33 mm (T)
Gewicht (kg)	2,3

Zubehör

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
361061	BBP12/BBP11-C	Schneidevorrichtung
361064	BBP12/BBP11-PLnPR	Peel & Present-Spendekante
361065	BBP12/BBP11-U	Externer Rollenhalter (Abwickler) für BBP12/BBP11 Drucker
622201	Blank Ribbon Core - 12.70 mm diam	Farbbandkern BBP12/BBP11, blank

BBP12 Drucker – Teilenummern

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
198588	BBP12-DATA Kit-EU	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Datenkommunikation - EU + Brady Workstation-Suite
198589	BBP12-DATA Kit-UK	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Datenkommunikation - UK + Brady Workstation-Suite
198590	BBP12-DATA Kit-US	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Datenkommunikation - US + Brady Workstation-Suite
198591	BBP12-ELEC Kit-EU	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Anwendung im elektrischen Bereich - EU + Brady Workstation-Suite
198592	BBP12-ELEC Kit-UK	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Anwendung im elektrischen Bereich - UK + Brady Workstation-Suite
198593	BBP12-ELEC Kit-US	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für die Anwendung im elektrischen Bereich - US + Brady Workstation-Suite
322908	BBP12-EU-U-C-BWS	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Schneider, Rollenhalter und Brady Workstation-Suite
195966	BBP12-EU-U-CUTTER	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Schneider und Rollenhalter
195566	BBP12-EU-UNWINDER	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Rollenhalter
198596	BBP12-LAB Kit-EU	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für Labore - EU + Brady Workstation-Suite
198597	BBP12-LAB Kit-UK	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für Labore - UK + Brady Workstation-Suite
198598	BBP12-LAB Kit-US	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - Set für Labore - US + Brady Workstation-Suite
302670	BBP12-SPS-EU	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Rollenhalter, Barcode-Scanner und Brady Workstation-Suite "Scannen und Drucken"
302671	BBP12-SPS-UK	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Rollenhalter, Barcode-Scanner und Brady Workstation-Suite "Scannen und Drucken"
322906	BBP12-UK-U-BWS	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite
322909	BBP12-UK-U-C-BWS	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Schneider, Rollenhalter und Brady Workstation-Suite
195967	BBP12-UK-U-CUTTER	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Schneider und Rollenhalter
195567	BBP12-UK-UNWINDER	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Rollenhalter
322907	BBP12-US-U-BWS	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Rollenhalter und Brady Workstation-Suite
322910	BBP12-US-U-C-BWS	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Schneider, Rollenhalter und Brady Workstation-Suite
195968	BBP12-US-U-CUTTER	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Schneider und Rollenhalter
195568	BBP12-US-UNWINDER	BBP12 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Rollenhalter



Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. Workstation.BradylD.com/Free



Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können serialisierte oder importierte Daten verwendet werden. Workstation.BradylD.com/ProductandWire



Einfaches Kennzeichnen von Laborproben mit den meist gewünschten Apps für die Gestaltung von Laborprobenetiketten in unserer Brady Workstation Lab Suite. Workstation.BradylD.com/lab



**Belgien und Luxemburg**

Tel.: +32 (0) 52 45 78 11

Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

+45 66 14 44 00

denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

+49 (0) 6103 7598 660

germany@bradycorp.com

Frankreich

+33 (0) 3 20 76 94 48

france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

+44 (0) 1295 228 288

uk@bradycorp.com

Italien

+39 02 26 00 00 22

italy@bradycorp.com

Katar, Saudi-Arabien & VAE

+971 4881 2524

me@bradycorp.com

Niederlande

+31 (0)70 323 62 98

benelux@bradycorp.com

Norwegen

+47 70 13 40 00

norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262

poland@bradycorp.com

**Schweden, Finnland, Estland,
Lettland, Litauen**

+46 (0) 8 590 057 30

sweden@bradyeurope.com

Slowakei

+421 902 939 406

slovakia@bradycorp.com

Spanien & Portugal

+34 900 902 993

spain@bradycorp.com

portugal@bradycorp.com

Südafrika

+27 11 704 3295

africa@bradycorp.com

Tschechische Republik

+420 776 302 229

czechrepublic@bradycorp.com

Türkei

+90 212 264 02 20

turkey@bradycorp.com

Ungarn

+36 23 500 275

hungary@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf bradyeurope.com/downloads zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-177-GE



Y5774613

Ihr Brady Fachhändler